


品番：EA580KB-10

品名：0.03-10.0mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパー

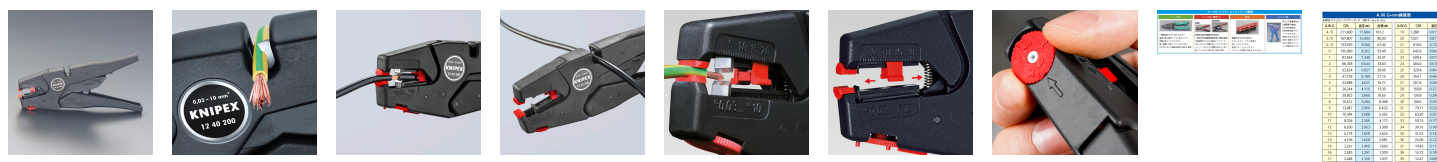

販売価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
カタログ価格	14,900円(税抜) / 16,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

### 仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	12 40 200
能力(より線)	0.03~10.0mm <sup>2</sup> (AWG:32~8)	皮むき長さ	3.0~18.0mm
全長	200mm	重量	202g
材質	本体:ファイバーガラス強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼入)		

5~22mm(長さストッパーなしの場合は25mm)の広い被覆剥ぎ取り範囲により、多用途に対応します。

プラスチックまたはゴム絶縁体を使用した単線、撚り線、細撚り線導体、および最大幅10mmのリボンケーブル用

異なる導体断面に自動的に適応するため、導体に損傷を与えません。

上部に取り付けられたケーブルカッターは、銅およびアルミニウム導体用で視認性があるので切断位置が見やすい。

グリップエンドに落下防止用のストラップが取り付け可能

カッター付

### 代替品

品番	EA580KB-10A
----	-------------



コメント ストリップ長:3-18mm→5-22mm

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.