


品番：EA580KB-14

品名：2.5 -16.0mm² ワイヤーストリッパー

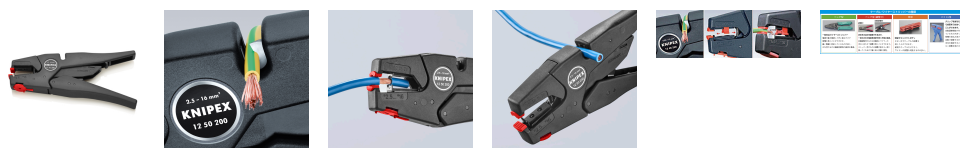

販売価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
カタログ価格	21,900円(税抜) / 24,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/28 02:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0247ページ		



被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません

仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	12 50 200
能力(より線)	2.5~16.0mm ²	皮むき長さ	3~18mm
全長	200mm	重量	202g
材質	本体:ファイバーグラス強化プラスチック 刃:特殊工具鋼(油焼入)		

カッター付
(10mm²までの銅製、アルミ製のより線のケーブルが切断ができます。)
(単線の場合は6mm²まで)

被覆に応じて切り込みの深さを調節できるため、導線を傷つけません。

代替品

	品番 EA580KB-26 コメント 相違点:全長・能力
------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.