


品番：EA580KB-31

品名：8.0-13.0mm ケーブルストリッパー<sup>°</sup>-(左利き用)

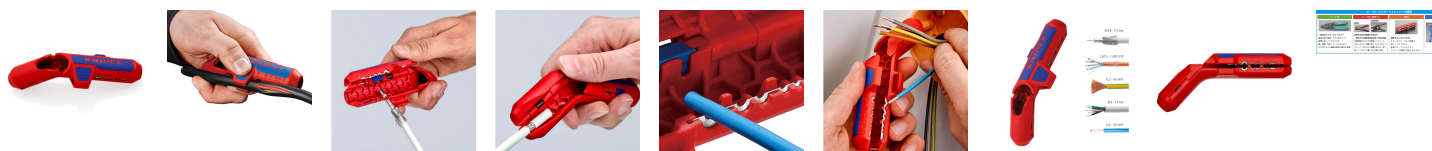

販売価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
カタログ価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/07/04 04:47現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0245ページ		



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	16 95 02 SB
仕様	左利き用	能力	ケーブル: φ8~13mm ワイヤー: 0.2~4.0mm <sup>2</sup>
全長	135mm	重量	75g
あらゆる丸型ケーブルおよび防湿ケーブル、データケーブル(撚り対線)、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りを素早く精密に行います。			
外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。			
人間工学に基づいた革新的でなピストル型グリップデザイン。			
円錐形に細くなった先端により、狭い場所でも作業しやすくなっています。			
ワイヤーストリッパー付(0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm <sup>2</sup> )			
位置決め用の突起があるため、被覆剥ぎが簡単にセットできます。			
開口ばねとロック用の爪付き。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.