


品番：EA580KB-9

品名：8.0 -13.0mm ケーブルストリッパー

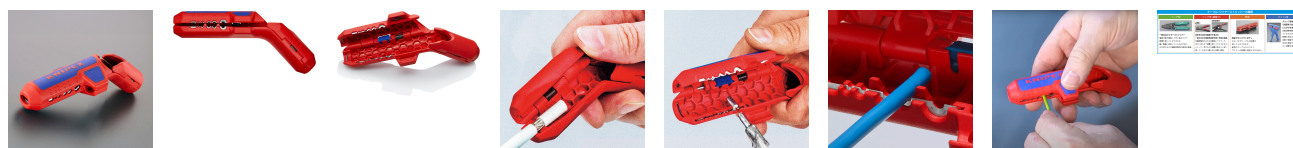

販売価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
カタログ価格	8,860円(税抜) / 9,746円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/22 05:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0245ページ		



同軸ケーブルやデータケーブルにも対応したマルチタイプ

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	16 95 01 SB
全長	135mm	重量	75g
能力	ケーブル: φ8~13mm ワイヤー: 0.2~4.0mm ² データケーブル: CAT 5~7、ツイストペア(UTP/STP)		
右利き用			
手にフィットし、作業しやすいピストル型グリップ			
サイドに突き出している指置きの中に隠れているカッターで縦方向のカットも快適です。			
外被の簡単な切込み、引き剥がし、縦方向の切断に適しています。			
工具の先端が細く、狭い場所でも奥まで届きやすくなっています。			
ワイヤーストリッパー付(0.2・0.3・0.8・1.5・2.5・4mm ²) 穴の近くにガイドがあるので、簡単に正しい位置合わせが可能です。			
オープンスプリングにより、口を開いた状態が維持されます。			
ロック機能付でコンパクトに収納			

代替品



品番 EA580WF
コメント メーカー

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.