

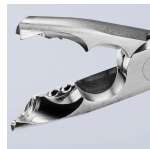
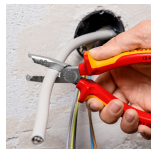


品番：EA580KC-11

品名：8-13.0mm ワイヤーストリッパー(1000V絶縁)

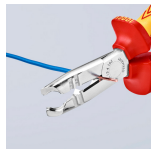

販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/26 21:19現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0212ページ		

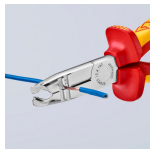

特殊な丸型切刃によりNYMケーブルの外被除去など、埋め込みボックスへの作業に最適です

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	13 46 165
ハンドル	コンフォート(1000V絶縁)	仕上げ	クロムメッキ
能力	切断: 中硬線 φ 3.2mm 硬線 φ 2.2mm 外被除去: 8~13mm 絶縁被膜剥ぎ取りの数値: 0.75~1.5・2.5mm <sup>2</sup>	全長	165mm
重量	190g	刃硬度	約61HRC

狭所・奥所に適したスリムヘッド仕様

このプライヤー1つで切断・外被除去・絶縁被膜剥ぎ取りができます。

スリムなヘッド形状と最適に角度がつけられたケーブル外被切刃により、奥深くにある埋め込み型ボックスでも簡単にアクセスできます。

深さ限界のある丸型切刃により、外被除去が簡単に損傷なくできます。

銅線、ワイヤー、小型ボルトおよび釘を切断するためのニッパー付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

