


品番 : EA580KC-22B

品名 : 0.75-6.00mm<sup>2</sup> ワイヤーストリッパ<sup>°</sup>-(グリップ<sup>°</sup>付)

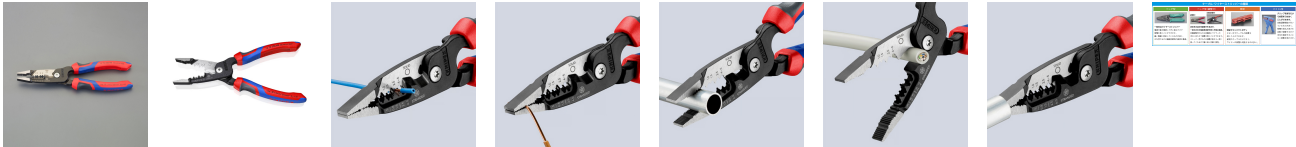

販売価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
カタログ価格	13,200円(税抜) / 14,520円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/05/26 21:13現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



#### 仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	13 72 200 ME
全長	200mm	能力(単線)	0.75~6mm <sup>2</sup>
能力(より線)	0.5~4mm <sup>2</sup>	ハンドル	コンフォートグリップ
材質	本体:亜鉛合金メッキ	ヘッド	研磨
重量	296g		

ニードルノーズプライヤーと同等の薄さ、コンビネーションプライヤーと同等幅のハイブリッド設計により高い安定性と優れたアクセス性を実現

φ15mm(1/2")までの銅ケーブルとアルミニウムケーブルの簡単な切断が可能

幅広の掴み面はギザ付きでワイヤーを攪りやすい

フライス加工された溝により、釘などの小さな部品をしっかりと保持して引っ張りやすい

丸穴によるワイヤーの正確な位置決めができます。

掴み面は平らな材料を確実に掴むために片側が凸形になっており、同時に丸い材料を掴むための領域も確保しています。

外縁を使用してパイプのバリを取ることが可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

