


品番：EA580KC-4

品名：0-5.0mm ワイヤーストリッパー(磨き)

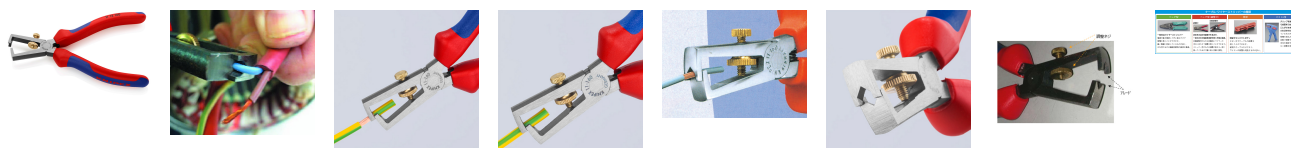

販売価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
カタログ価格	5,050円(税抜) / 5,555円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/05/26 21:18現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0246ページ		



ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます

#### 仕様

メーカー	KNIPLEX(クニペックス)	型番	11 12 160
全長	160mm	重量	140g
能力(単線)	φ5mm	ハンドル	コンフォート
仕上げ	磨き	材質	特別工具鋼

皮むき能力ワイヤー外径 0~5mm(10m<sup>2</sup>)

ヘッド部のローレットねじの開閉で、必要な線径の調整が簡単にできます。

#### 【使用方法】

調整ネジで皮むきするワイヤーの径を設定してからブレードをワイヤーにかませて、2~3回ストリッパーを回して切れ目をつけ、皮を引きながらむいてください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.