


品番：EA580WC

品名：0.5-6.0mm ワイヤーストリッパ[®]-(カッター/圧着付)

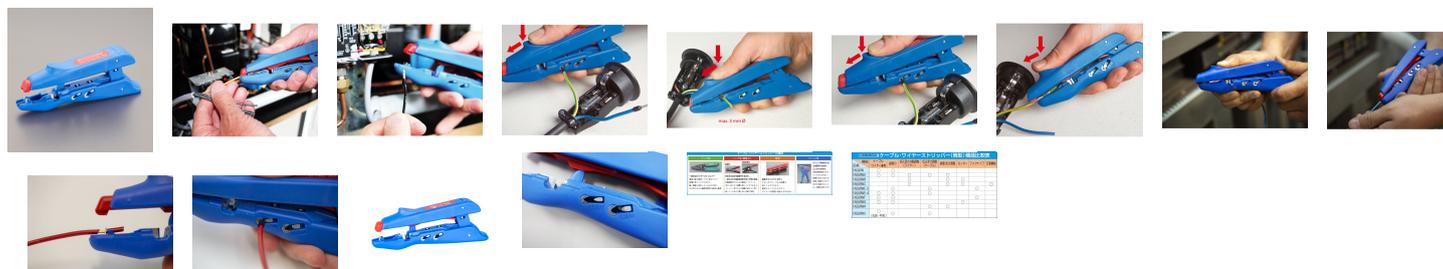

販売価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
カタログ価格	9,040円(税抜) / 9,944円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/05/12 08:53現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0245ページ		



ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整

仕様

商品名	No.300	能力	ワイヤー:0.5~6.0mm ^φ
カッター能力	φ3.0mm(銅・アルミ)	全長	160mm
重量	115g		
ワイヤーを挟んでスライドさせるだけで被覆の切込深さを自動調整			
フェール端子用簡易圧着機能付(0.5~2.5mm ^φ ・4.0~6.0mm ^φ)			
被覆長さ調整可能(8~20mm)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.