


品番：EA581AD-5

品名：30m チョークライン(はや巻)

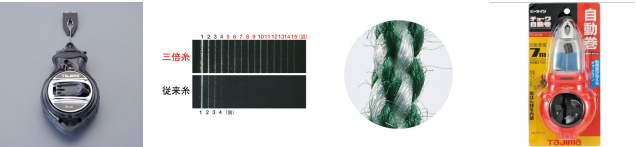

販売価格	3,740円(税抜)／4,114円(税込)		
カタログ価格	3,740円(税抜)／4,114円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/12/16 13:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0734ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajima)	型番	PL-V3
糸サイズ	太さ:1.0mm 長さ:30m	タンク容量	100g
サイズ	140×83×63mm	重量	155g
材質	本体:ABS樹脂・エラストマ 糸:ナイロン		
手巻き式			
一回転で3倍巻き取るはや巻仕様			
1回の墨付けで3回打てる専用糸採用			
手のひらサイズの小型設計			
粉チョークの残量が見えるスモーククリアケース			
本体はエラストマー樹脂製で、滑りにくく、耐衝撃性に優れています。			
密閉性が良く、粉漏れしません。			
糸通し棒付き			
ステンレスフック付き			
※粉チョークは本頁下部のその他関連商品をご覧ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.