



品番：EA584AB-1

品名：M2.5-3 ドリル付エキストラクター

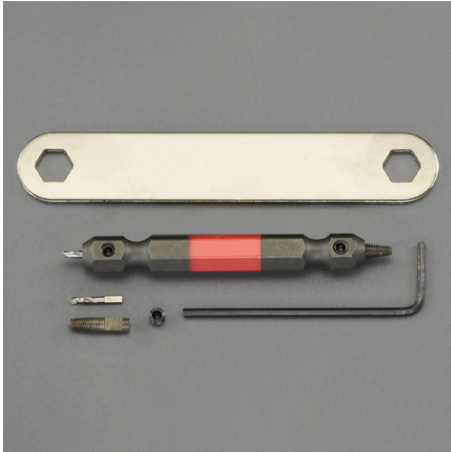

販売価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
カタログ価格	1,250円(税抜) / 1,375円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/04 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0348ページ		

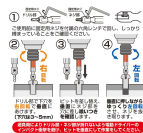

#### 仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANH-165
用途	なめたネジを取り外す作業に	適合サイズ	M2.5~M3((+)ねじNo.1)
差込六角対辺	6.35mm	セット内容	・M2.5~3ネジ対応ビット(全長65mm) ・スペアドリル部品1.5mm×1 ・スペアねじ部品No.1用×1 ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ねじ(各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		
ドリル側でねじに下穴をあけ(正転)、逆ねじ側で抜き取ります(逆転)			
ドリルねじ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたねじには使用できません。			
先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアねじ交換部品付き)			
ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用			
RoHS2適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

