


品番：EA584AB-29

品名：M2.5-M8 ドリル付エクストラクターセット(ステンレスねじ対応)



販売価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
カタログ価格	3,420円(税抜) / 3,762円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/15 19:34現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0348ページ		

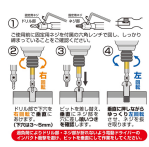

仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANH-S3
用途	なめたネジを取り外す作業に	差込六角対応	6.35mm
適合サイズ	M2.5~M8 ((+)ねじNo.1~3) ステンレスねじにも対応(焼入れ不可) ・HRC40以下)	セット内容	・M2.5~3ネジ対応ビット(全長65mm) ・M3.5~5ネジ対応ビット(全長65mm) ・M6~8ネジ対応ビット(全長65mm) ・ステンレス加工用オイル ・スペアドリル部品1.5mm・2mm・3mm(各1個) ・スペアねじ部品No.1・No.2(各1個) ・専用レンチ、専用スパナ、固定用ネジ(各1個)
材質	クロムバナジウム鋼		

ドリル側でネジに下穴をあけ(正転)、逆ネジ側で抜き取ります(逆転)

ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません

ステンレス用加工オイルはステンレスネジへの穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなります。ドリルの折れ、摩耗が少なくなります。

ドリル刃は高耐久ハイス鋼を使用

先端は消耗しても部品交換可能(スペアドリル、スペアネジ交換部品付き)

幅広いサイズに使用できる3本セット。専用ケース付きで持ち運びも便利

RoHS2適合品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.