


品番：EA584AB-43

品名：M6.0-8 細軸エクストラクターセット(ステンレスねじ対応)

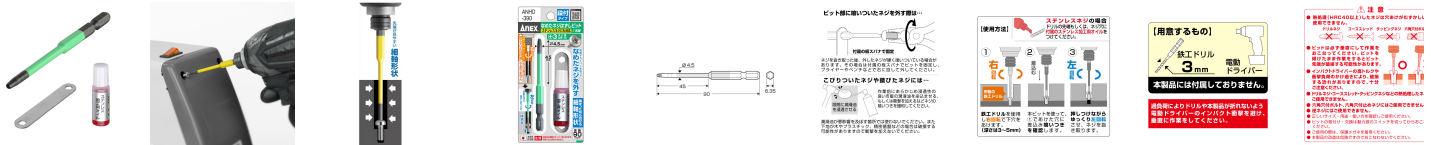

販売価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
カタログ価格	835円(税抜) / 919円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/05/15 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0348ページ		



仕様

メーカー	アネックスツール (Anex)	型番	ANHD-390
用途	なめたネジを取り外す作業に ※事前に下穴加工が必要です	セット内容	・M6～8ネジ対応ビット(全長90mm) ・ステンレスネジ用切削オイル(不水溶性切削油) ・専用スパナ
適合サイズ	M6～M8(+ねじNo.3相当)	下穴サイズ	3.0mm
差込六角対辺	6.35mm	軸長	45mm
軸径	φ4.5mm	材質	本体:特殊合金鋼 板スパナ:炭素工具鋼 ステンレス加工用オイル:難削材用タッピングオイル

なめたネジ(十字溝が潰れたネジ)が外せる

使用する際は電動ドライバーと3.0mm鉄工ドリルをご用意ください。  
※本製品には付属していません

φ3.0mm鉄工ドリルでネジに下穴をあけ(正転)、本製品の逆ネジで抜き取ります(逆転)

ドリルネジ、コーススレッド、六角穴付きボルトなど熱処理を施されたネジには使用できません。

ステンレス用加工オイルはステンレス材への穴あけ時、本オイルを塗布すると切削抵抗が小さくなりドリルの折れ、摩耗が少なくなります。

狭く奥まった所も回せる細軸形状

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.