



品番：EA585JE-1

品名：φ32mm/262mm ケーブルカッター(ラチェット式)

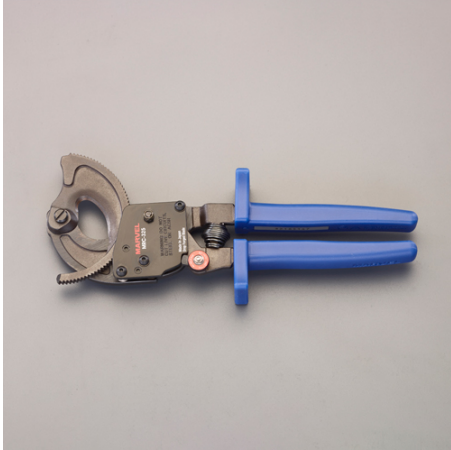

販売価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
カタログ価格	23,600円(税抜) / 25,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/05/04 15:11現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0239ページ		

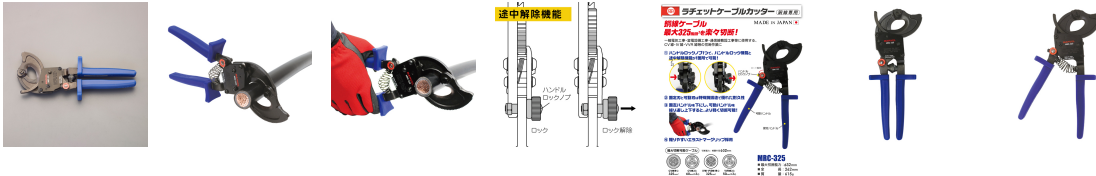

銅線ケーブル 最大325mm²を楽々切断!

仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	MRC-325
用途	一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用するCV線・IV線・VVR線等の切断作業に	切断能力	IV線: 325mm ² CV線: 60mm ² ×3心 VVR線: 50mm ² ×3心
最大切断能力	φ32mm(325mm ²)	全長	262mm
重量	615g	材質	スチール

銅線専用

ラチェット式

ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が可能。

固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性

固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断可能

握りやすいエラストマーグリップ採用。

<注意事項>

硬銅線、ACSR線等の硬鋼線は切断できません。

通電中の電線は切断しないで下さい。

本来の目的以外や最大切断能力以上では使用しないで下さい。

保護メガネ等を着用して使用下さい。

作業完了後は故障の原因となる土や砂を取り除き、可動刃ギヤの摩耗を防ぐ為に時々注油して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.