


品番：EA588DT-2

品名：120mm ボードかんな(平・45°面取り兼用)

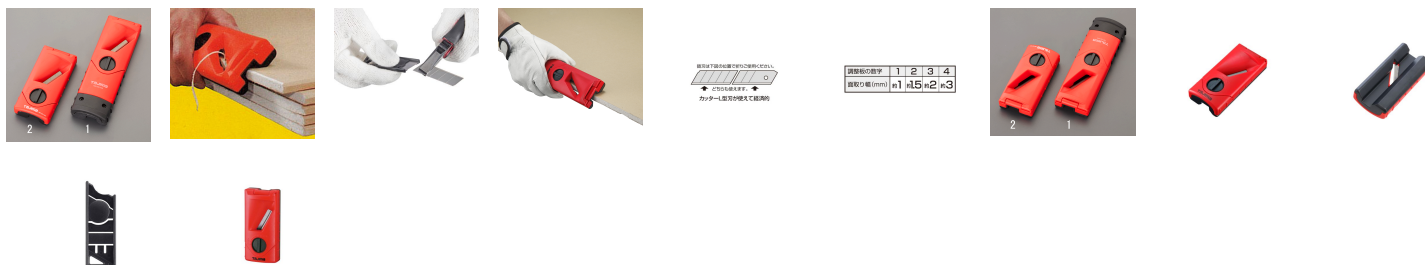

販売価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
カタログ価格	3,140円(税抜) / 3,454円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/02 17:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0137ページ		



仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	TBK120-H45
面取り角度	45°	面取り幅	1・1.5・2・3mmの4段階調整
平削り可能ボード厚	15mm以下	材質	刃:SK120、台:アルミダイカスト
台サイズ(W×D×H)	60×120×31mm		

面取り・平削り兼用

刃にはL型のカッター刃が使えます。

高耐久アルミダイカストボディで、変形せず磨耗にも強いです。

しっかり握れるエラストマーグリップ付

L型刃1枚、刃折器付

取付け角度は30°で従来の取付け角度60°の製品に比べ1.5倍の切れ味を実現しました

滑りの良いフッ素コーティング加工従来の木製ボードかんなに比べ3倍の滑り良さを実現しました

代替品

--	--



品番 EA588DC-1

コメント 仕様ご確認下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.