


品番：EA588GK-12

品名：12.0mm V型・彫刻のみ

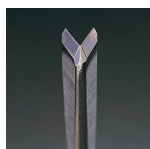

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,140円(税抜) / 10,054円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,140円(税抜) / 10,054円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/10 17:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0138ページ | | |



耐久性があり、鋭く磨かれた刃

仕様

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-------|
| 形状 | V型 | 全長 | 245mm |
| 柄 | 135×22mm | 刃幅 | 12mm |
| 材質 | 刃:クロムバナジウム鋼、柄:木 | 刃角度 | 60° |
| 刃硬度 | RC59-61 | | |

研磨する事で再使用できます。

耐久性があり、鋭く磨かれた刃

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.