


品番：EA589AS-27

品名：167mm カッターナイフ(先端爪付)

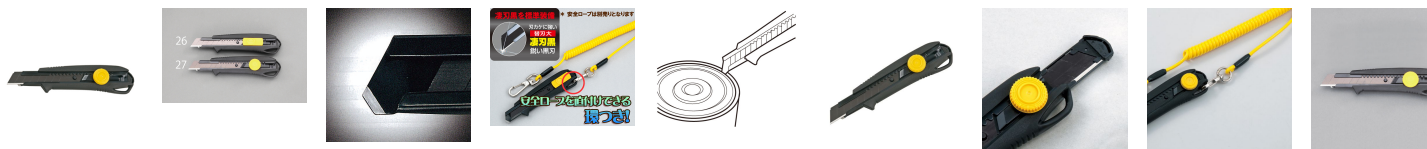

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 930円(税抜) / 1,023円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 930円(税抜) / 1,023円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/04/22 08:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|                           |                        |         |                           |
|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|
| メーカー                      | TJMデザイン (Tajlma)       | 型番      | DC-L561BBL                |
| ロック                       | ねじ                     | サイズ(mm) | 刃長:100<br>刃幅:18<br>刃厚:0.5 |
| 材質                        | 本体:エラストマー樹脂<br>刃:SK120 | 全長      | 167mm                     |
| 重量                        | 101g                   |         |                           |
| ねじロック式(刃が滑り出さないピッチ送り方式)   |                        |         |                           |
| 厚物切断用                     |                        |         |                           |
| ホルダー全体に焼き入れしたステンレス鋼を採用    |                        |         |                           |
| しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。 |                        |         |                           |
| 安全ロープ取付用環付。               |                        |         |                           |
| 凌刃黒標準装備(1枚+内蔵2枚)          |                        |         |                           |
| 刃物ですので取り扱いにご注意下さい。        |                        |         |                           |
| 使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。     |                        |         |                           |
| ドライバーカッターL用セフホルスター対応      |                        |         |                           |

代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA589CY-10<br/><b>コメント</b> メーカー異なります</p> |
|---|---|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.