


品番：EA590AM-2

品名：19- 60mm 穴用スタップ°リンク°プライヤー(ストップ°-付)



販売価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
カタログ価格	7,650円(税抜) / 8,415円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/12 21:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0329ページ		

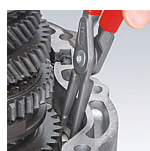

ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です

仕様

メーカー	KNIPEX(クニペックス)	型番	48 41 J21
リング径	φ 19~60mm	全長	165mm
先端	90°	重量	175g
仕上げ	防錆	ハンドル	プラスチックコーティング
先端角度	90°		

ねじ式ストッパーで開き具合を調整できます。

ドイツ特有のねばりがあり、先が長持ちします。

ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.