


品番：EA590BK-4

品名：85-140mm軸用精密スナップリングプライヤ-90°

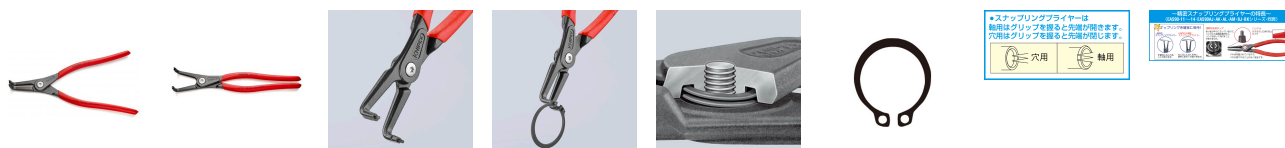

販売価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
カタログ価格	10,100円(税抜) / 11,110円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/26 06:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0329ページ		



仕様

メーカー	KNIPEX(ケニペックス)	型番	49 21 A41
先端角度	90°	リング径	85~140mm
全長	305mm	先端径	φ 3.2mm
ピン長	5.0mm	重量	601g
ハンドル	プラスチックコート(滑り止め付き)	材質	高品質クロムバナジウム鋼
軸用			
防錆仕上げ			
ばねがジョイント内に内蔵されており、飛んだり、無くなったりしません。			
ドイツ鋼特有のねばりがあり、先が長持ちします。			
ねじ式ジョイントによりプライヤーの動きに遊びがなく、精密な操作が可能です。			
ねじれることなく保持し、簡単に素早く作業できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.