


品番：EA590HA

品名：90-175mm/90-175mm 内外兼用スナップ°リングツール



販売価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
カタログ価格	26,000円(税抜) / 28,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 29 (2026/05/02 08:41現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0332ページ		

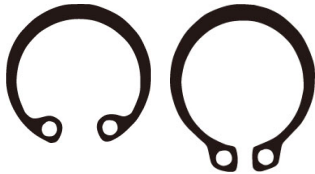

プーラー型で大きなスナップリング交換作業に最適です

### 仕様

内外兼用			
全長	190mm	リング径	90~175mm
付属チップ	20°(3.0・3.8・4.6mm)・90° (3.0・3.8・4.6mm)	ケースサイズ	300×200×50mm
本体重量	760g	総重量	1.3kg
六角棒レンチ付(3/32") 1本			
合金鋼製			
プラスチックケース付			
当製品内外兼用のスナップリングツールで、交換チップの差込口は12ポイントになっています。			
ハンドルを時計方向に回せばジョー部分は開き、反時計方向に回せば締まります。			
軸用に使用の際はジョー部分を縮めて20°の先端チップをやや向かい合わせに付けます。			
ジョー部分を開けば先端は離れていきます。リングに合わせて先端幅を調整してください。			
90°の先端チップを使用する時は平行に取付けます。			
穴用に使用の際はジョー部分を開いて、20°の先端チップを平行に取付けます。			

ジョー部分を閉じれば先端は近づいていきます。リングに合わせて先端幅を調整してください。

90°の先端チップを使用する時は平行に取付けます。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.