
 


品番：EA590HA-37

品名：12本組 軸穴兼用スナップリングプライヤー

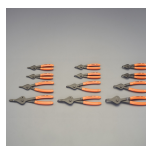

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 32,600円(税抜) / 35,860円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,600円(税抜) / 35,860円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/08 03:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0332ページ | | |



ねじ式

仕様

| | | | |
|----------|---|--------|---------------|
| 〈セット内容〉 | ストレート: EA590HA-21、-22、-23、-24 45°: EA590HA-26、-27、-28、-29 90°: EA590HA-31、-32、-33、-34 (12本組) | 先端角度 | ストレート・45°・90° |
| リング径(mm) | 軸: 6~12、穴: 10~11 軸: 13~22、穴: 12~25 軸: 24~37、穴: 27~44 軸: 38~89、穴: 46~76 | 全長(mm) | 152・190・235 |
| ケースサイズ | 266×304×95mm | 重量(g) | 約907 |

クッショングリップ付きハンドルで、内外のスナップリングに使用できる切替式プライヤーです。

センタースクリューにはローレット加工が施され、スプリングも付いているので、簡単に装着できます。

スプリング付きのローレット加工された中央ネジがあり、内外を簡単に交換できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.