


品番：EA590SG-2

品名：10- 25mm 軸用スナップリングプライヤー

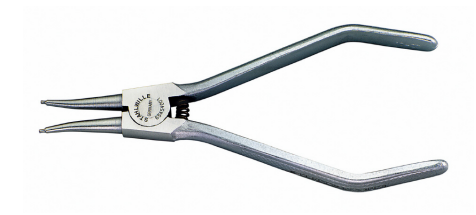

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 5,770円(税抜)／ 6,347円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 5,770円(税抜)／6,347円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/08/26 14:59現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0333ページ                      |      |   |



ドイツ鋼特有のねばりがあり、折れにくく、先が長持ちします

仕様

|                      |                    |        |            |
|----------------------|--------------------|--------|------------|
| メーカー                 | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番     | 6545 4 001 |
| リング径(mm)             | 10～25              | 全長(mm) | 140        |
| 先端角度                 | ストレート              | サイズ    | A1         |
| 先端チップ径(φ mm)         | 1.3                | 重量     | 95g        |
| クロムメッキ               |                    |        |            |
| ローレット付ハンドル           |                    |        |            |
| バネ付                  |                    |        |            |
| 軸用                   |                    |        |            |
| 頑丈な鍛造ボディーに高精度なチップが魅力 |                    |        |            |
| 耐久性に優れたスプリングを採用      |                    |        |            |
| ストレートタイプ             |                    |        |            |

代替品

|      |             |
|------|-------------|
| 品番   | EA590B-2    |
| コメント | 仕様をご確認ください。 |



## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.