
 


品番：EA597BJ-70

品名：M12 通線ロッド用誘導金具

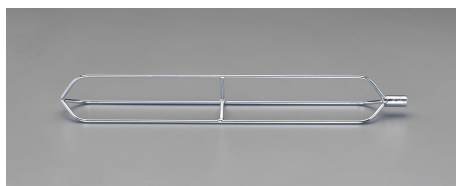

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 8,390円(税抜) / 9,229円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 8,390円(税抜) / 9,229円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/26 13:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0234ページ                      |      |   |



#### 仕様

|  |                                 |     |          |
|--|---------------------------------|-----|----------|
| ブランド名  | PRO MATE                        | 型番  | P4140-39 |
| 全長   | 450mm                           | ネジ径 | M12      |
| 適用ロッド  | EA597BJ-21、-22<br>※変換アダプターが必要です | 重量  | 280g     |
| ラック用誘導金具   |                                 |     |          |
| 300mm間隔の子桁を難なく乗り越え、誘導金具がつかずことなくケーブルラック上をスムーズに進みます。 |                                 |     |          |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.