
 
 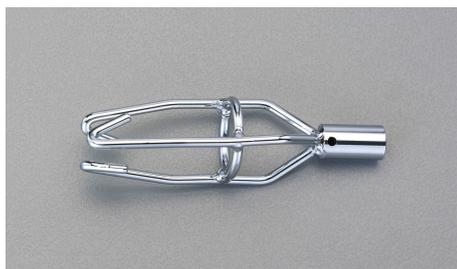


品番 : EA597BJ-81

品名 : M10/φ50mm 通線ロッド用連結迎え金具



販売価格	7,930円(税抜) / 8,723円(税込)		
カタログ価格	7,930円(税抜) / 8,723円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/17 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0234ページ		



サイズ	ねじ径	A	B	C
φ50	M10	90mm	20mm	30mm

仕様

メーカー	マーベル(MARVEL)	型番	P4120-41
ねじ径	M10	全長	120mm
適応パイプ径	φ50mm	重量	65g
適用ロッド	EA597BJ-21、-22		

管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。

管路の反対側から先端誘導金具(EA597BJ-86)を連結させ、ロッドを手繰りよせます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.