
 
 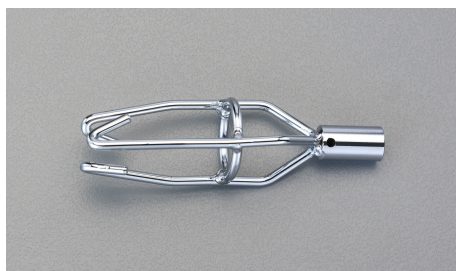


品番 : EA597BJ-82

品名 : M12/φ70mm 通線ロッド用連結迎え金具



販売価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
カタログ価格	7,700円(税抜) / 8,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/24 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0234ページ		



サイズ ねじ径 A B C  
φ70 M12 125mm 34mm 40mm

#### 仕様

メーカー	マーベル (MARVEL)	型番	P4140-41
ねじ径	M12	全長	165mm
適応パイプ径	φ70mm	重量	140g
適用ロッド	EA597BJ-21、-22 ※変換アダプターが必要です。		

管路の底に当たらず、継ぎ目や多少の障害物を乗り越えて通線作業ができます。

管路の反対側から先端誘導金具 (EA597BJ-87) を連結させ、ロッドを手繰りよせます。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.