


品番 : EA599KB-1

品名 : 230mm/100mm 挽き廻し鋸(替刃式)



販売価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
カタログ価格	1,670円(税抜) / 1,837円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/17 21:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0135ページ		

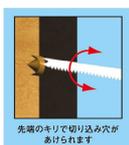

先端のキリで切り込み穴が
あけられます

※本製品の「切り込み式」
替刃式により、特殊な刃の交換が可能です。

仕様

メーカー	神沢鉄工	型番	K-415
適用材	石膏ボード、一般木材、ベニヤ板など	全長	230mm
刃長	100mm	刃厚	0.9mm
ピッチ	1.7mm	材質	刃:SK-5(ハードクロームメッキ仕上) 柄:ABS樹脂
重量	65g		

押切刃なので、壁面などの内装工事・配管工事・電気工事などで活躍します。

先端のキリで切込み穴が開けられます。

刃渡りが短いので、狭い場所でも力強く切断できます。

工具不要の替刃方式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.