


品番：EA599RE-3A

品名：465mm/300mm 仮枠鋸(替刃式・サ付)

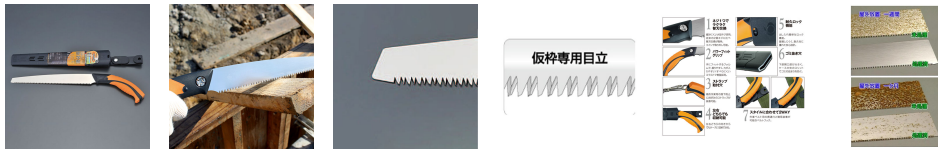

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,470円(税抜) / 3,817円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,470円(税抜) / 3,817円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 16 (2026/04/22 14:09現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0135ページ                       |      |   |



カタログ訂正 25/12/26 ピッチの訂正。誤:2.5mm、正:3.0mm(9025 No.56,57)

仕様

|      |                 |     |          |
|------|-----------------|-----|----------|
| メーカー | 玉鳥産業 (RAZORSAW) | 型番  | 7263     |
| 全長   | 465mm           | 刃長  | 300mm    |
| 刃厚   | 0.8mm           | ピッチ | 3.0mm    |
| 刃材質  | 炭素工具鋼           | 適用材 | 仮枠(コンパネ) |

替刃式、さや付

耐久性に優れており、長時間にわたりシャープな切味持続させます。

万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。

タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。

長時間作業でも疲れにくい『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用

緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。

グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい

高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能

耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。

下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。

作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付

鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。

万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。

自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.