


品番：EA602AB-13

品名：19x24mm/241mm 両口ラチェットレンチ(ショート・アルミ合金)

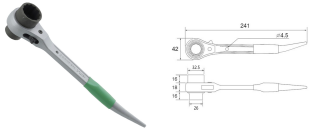

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 6,400円(税抜) / 7,040円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 6,400円(税抜) / 7,040円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/06/26 11:05現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0487ページ                      |      |   |



#### 仕様

|       |                          |         |           |
|-------|--------------------------|---------|-----------|
| メーカー  | トップ工業(TOP)               | 型番      | RM-19X24A |
| サイズ   | 19×24mm                  | ギア数     | 24(15°送り) |
| 最大トルク | 196.1N・m                 | 厚み      | 50mm      |
| 全長    | 241mm                    | 重量      | 235g      |
| 材質    | 本体:アルミ<br>ソケット:クロムバナジウム鋼 | グリップカラー | グリーン      |

本体アルミ製の軽量ラチェットレンチ

作業性を追及したコンパクトなショートタイプ

大きく開いた爪の切り替え部は、過酷な条件下での作業中に泥水・砂等が入ってきてもすぐに排除安定したラチェット作動が得られます。

グリップは滑り難く、サイズの識別が出来るカラーグリップ付き

爪は勿論鍛造品であり強度が抜群

セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

- ・本体はアルミ製ですので、叩いたり、こじったりすると破損しますのでご注意ください
- ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.