


品番：EA602AB-3

品名：19x21mm/250mm 両口ラチェットレンチ(コンパクト)

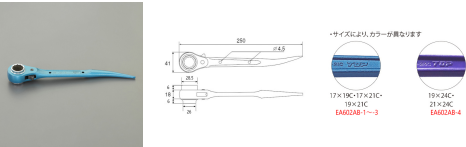

販売価格	4,840円(税抜)／ 5,324円(税込)		
カタログ価格	4,840円(税抜)／ 5,324円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/09 03:32現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ			



仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-19X21C
用途	・2×4工法やプレカット工法住宅施工時に ・ホールダウン金具の締付に	サイズ	19×21mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	19mm:367.7N・m 21mm:426.6N・m
厚み	30mm	全長	250mm
重量	360g	材質	クロムバナジウム鋼
カラー	ブルー		
ソケット部が薄く、住宅施工現場の狭い場所での作業に最適			
作業性を追及したコンパクトなショートタイプ			
本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群			
頭部は加工の際の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を維持します。			
セーフティコード用の穴が2ヶ所あります。			
表面は錆難い塗装仕上げ			
ソケット部はメッキ仕上げで錆難くしてあります。			

12ポイント
左右切替式
シノ付き
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。 ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。 ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。 ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

	品番	EA602AJ-13
	コメント	コンパクトタイプではありません

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.