


品番：EA602AJ-19

品名：22x24mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

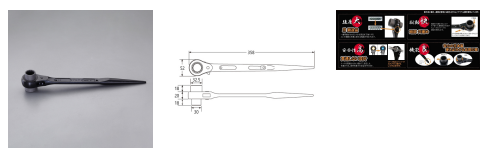

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,630円(税抜) / 8,393円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,630円(税抜) / 8,393円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/04/14 02:40現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0487ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                  |       |                              |
|------|------------------|-------|------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP)       | 型番    | RM-22×24                     |
| 用途   | 強い締付を必要とするボルト締結に | サイズ   | 22×24mm                      |
| ギア数  | 24(15°送り)        | 最大トルク | 22mm:456N・m<br>24mm:514.8N・m |
| 全長   | 358mm            | 重量    | 760g                         |
| 材質   | クロムバナジウム         |       |                              |

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付け落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.