


品番：EA602AJ-23

品名：24x27mm/358mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

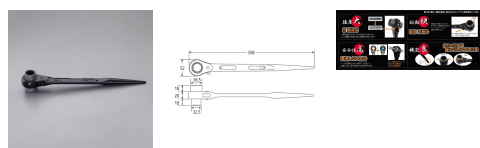

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,220円(税抜) / 7,942円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/26 08:35現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0487ページ                      |      |   |



#### 仕様

|      |                  |       |                                |
|------|------------------|-------|--------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP)       | 型番    | RM-24×27                       |
| 用途   | 強い締付を必要とするボルト締結に | サイズ   | 24×27mm                        |
| ギア数  | 24(15°送り)        | 最大トルク | 24mm:514.8N・m<br>27mm:598.2N・m |
| 全長   | 358mm            | 重量    | 760g                           |
| 材質   | クロムバナジウム         |       |                                |

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式


シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

#### 代替品

|   |   |
|---|---|
|  | <p><b>品番</b> EA602AT-23</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認下さい</p> |
|---|---|

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.