


品番：EA602AJ-30

品名：32x36mm/460mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

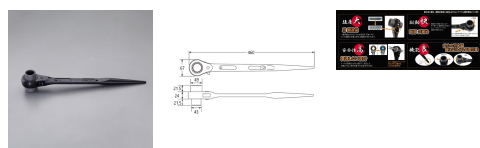

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/26 08:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|-------|--------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-32×36 |
| 用途 | 強い締付を必要とするボルト締結に | サイズ | 32×36mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 32mm:720.8N・m 36mm:818.9N・m |
| 全長 | 460mm | 重量 | 1540g |
| 材質 | クロムバナジウム | | |

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式

シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.