


品番：EA602AJ-4

品名：11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

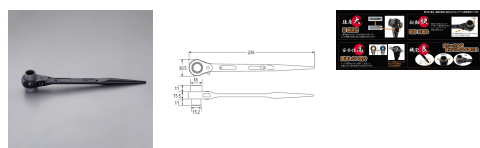

販売価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
カタログ価格	4,390円(税抜) / 4,829円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 08:34現在)		
商品入数	1	販売単位	丁
カタログページ	0487ページ		



#### 仕様

メーカー	トップ工業(TOP)	型番	RM-11×13
用途	強い締付を必要とするボルト締結に	サイズ	11×13mm
ギア数	24(15°送り)	最大トルク	11mm:98.1N・m 13mm:117.7N・m
全長	235mm	重量	190g
材質	クロムバナジウム		

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

頭部は加工の際の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を維持します。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式


シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA602AT-4</p> <p><b>コメント</b></p>
--	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.