


品番：EA602AJ-4

品名：11x13mm/235mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

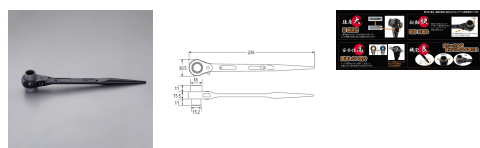

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,390円(税抜) / 4,829円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,390円(税抜) / 4,829円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/14 01:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|------------------|-------|-------------------------------|
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | RM-11×13 |
| 用途 | 強い締付を必要とするボルト締結に | サイズ | 11×13mm |
| ギア数 | 24(15°送り) | 最大トルク | 11mm:98.1N・m 13mm:117.7N・m |
| 全長 | 235mm | 重量 | 190g |
| 材質 | クロムバナジウム | | |

本体はもちろん、爪も鍛造品で強度が抜群

シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。

セーフティーコード用の穴が2か所あります。

頭部は加工の際の穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を維持します。

本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げ

12ポイント

左右切替式


シノ付き

<注意>

・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・高所作業での使用は、セーフティコード等取り付けて落下防止策をして下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA602AT-4</p> <p>コメント</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.