


品番：EA602AT-10

品名：17x19mm/ 310mm 両口ラチェットレンチ(シノ付)

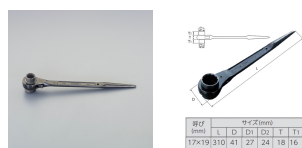

販売価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
カタログ価格	4,640円(税抜) / 5,104円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/26 08:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



型番	EA602AT-10
サイズ	17x19mm
全長	310mm
厚み	50mm
重量	400g

#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN1719
サイズ	17×19mm	厚み	50mm
全長	310mm	重量	400g
材質	特殊合金鋼	仕上げ	カチオン電着塗装

爪式は切替爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単です。


安全ロープ取付穴付き(2ヶ所)

仕上げがカチオン電着塗装で防錆効果抜群

12ポイント

シノ付き

#### 代替品

	品番 EA602AG-16 コメント 全長312mm
--	-------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.