


品番：EA602AV-12

品名：21x27mm/355mm 両口ジェットレンチ(片ロング / シノ付)

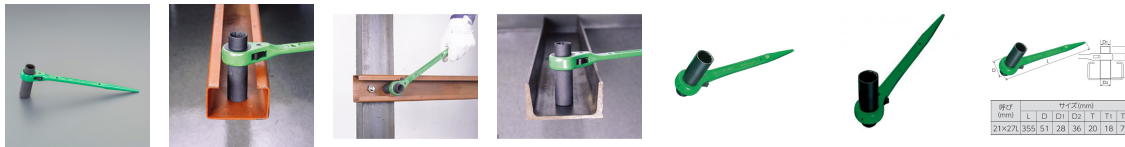

販売価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
カタログ価格	6,420円(税抜) / 7,062円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 09:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0487ページ		



#### 仕様

メーカー	スーパーツール	型番	RN2127L
サイズ	21×27mm	厚み	110mm
全長	355mm	重量	850g
材質	特殊合金鋼(グリーン焼付塗装)		

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.