


品番：EA602AV-4

品名：13x17mm/265mm 両口チャットレンチ(片ロング / シノ付)

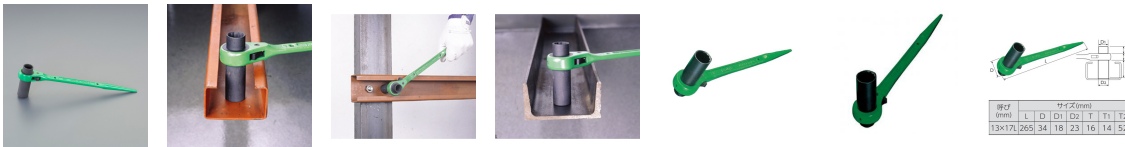

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,860円(税抜) / 5,346円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,860円(税抜) / 5,346円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 08:17現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0487ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-----------------|----|---------|
| メーカー | スーパーツール | 型番 | RN1317L |
| サイズ | 13×17mm | 厚み | 82mm |
| 全長 | 265mm | 重量 | 290g |
| 材質 | 特殊合金鋼(グリーン焼付塗装) | | |

C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に最適

ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。

ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様

安全ロープ取付穴を設けています。

12ポイント

左右切替式

シノ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.