

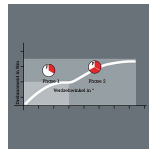


品番：EA611A-232

品名：#2x25mm [+]
ドライバービット(Bi-TORSION)

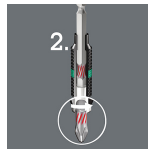

販売価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
カタログ価格	380円(税抜) / 418円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/30 16:01現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0543ページ		

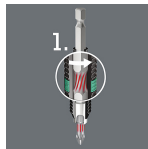

Torsion, Bi Torsion ビット特長

- Torsion, Bi Torsion ビットは、従来のドライバービットに比べ、先端部を削り出し、減摩層を形成し、トルクピークを軽減し、摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。

プラスドライバー ねじ対応表 中

プラスドライバー ねじ規格	対応のねじ規格
1番ねじ	2.9mm以下
2番ねじ	3.5-5mmまで
3番ねじ	6.3-7.5mmまで
4番ねじ	7.5mm以上

※対応のねじ規格は、ドライバーの先端部がねじの頭部を完全に包み込むことが条件です。また、ねじの頭部形状も対応する必要があります。



仕様

メーカー	Wera	型番	056412
商品名	851/1 BTH	全長(mm)	25
六角シャンク	1/4"	サイズ	#2

丈夫な造りで、一般用途向け

トーシオン形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.