


品番 : EA611AC-53

品名 : 1.0x5.5/25mm [-]ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰﾋﾞｯﾄ(Bi-TORSION)

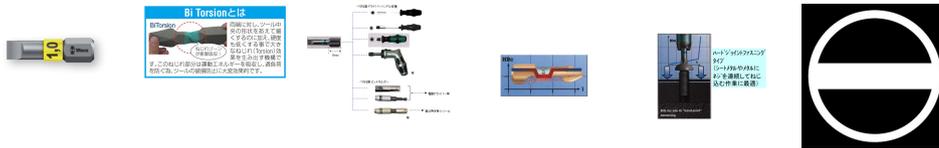

販売価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
カタログ価格	485円(税抜) / 534円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/05/26 09:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0543ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	056066
商品名	800/1BDC	六角シャンク	1/4"
先端	(-)	刃幅×刃厚(mm)	5.5×1.0
全長(mm)	25		

トルクのピークに達すると、バイトーシヨンビットのトーシヨン(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。

※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です。

ベラ社のバイトーシヨンビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.