


品番 : EA611BD-27

品名 : 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット

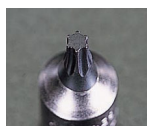

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| カタログ価格 | 2,440円(税抜) / 2,684円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/26 22:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0383ページ | | |



仕様

| | | | |
|------------------------------|-------------------|-------|---|
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 44KTXT27 |
| 差込角 | 1/4" | サイズ | T27 先端外形寸法(mm):5.0 全長(L1;mm):28 軸長(L2;mm):16 ソケット部外径(d;mm):11.6 |
| ねじサイズ | M4.5-5-6 | 質量(g) | 11 |
| ショートタイプ | | | |
| 頑丈な圧入式の1/4"SQトルクスビットソケット(T型) | | | |
| 手締め時に便利なローレット加工 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.