


品番：EA611CD-45

品名：3/8"DR/T45x49mm [Torx]ビットソケット

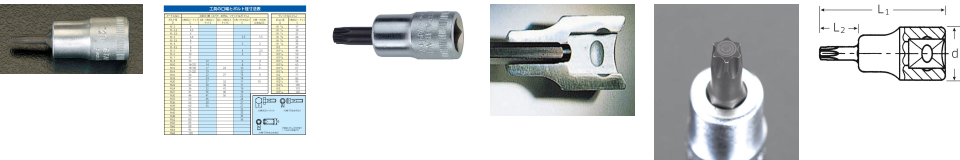

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,630円(税抜)／3,993円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,630円(税抜)／3,993円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/08/27 19:46現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0392ページ                      |      |   |



仕様

|                            |                    |     |                                                                                 |
|----------------------------|--------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー                       | STAHLWILLE (スタビレー) | 型番  | 49TX T45                                                                        |
| 差込角                        | 3/8"               | サイズ | T45<br>先端外径寸法(mm): 7.8<br>全長(L1;mm): 49<br>軸長(L2;mm): 17<br>ソケット部外径(d;mm): 17.8 |
| ねじサイズ                      | M8                 | 重量  | 49g                                                                             |
| 側面ローレット加工                  |                    |     |                                                                                 |
| 頑丈な圧入式の3/8"SQヘクスローブビットソケット |                    |     |                                                                                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.