


品番 : EA611GV-19

品名 : T40x89mm [Bore Torx]ドライバービット

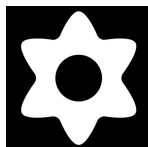


|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,690円(税抜) / 2,959円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,690円(税抜) / 2,959円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 8 (2026/06/13 18:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0549ページ                      |      |   |



### 仕様

|                  |        |        |        |
|------------------|--------|--------|--------|
| メーカー             | Wera   | 型番     | 060056 |
| 商品名              | 867/4Z | 六角シャフト | 1/4"   |
| サイズ              | T40    | 全長(mm) | 89     |
| イジリ止め付           |        |        |        |
| 丈夫で耐久性があり、硬質材料向け |        |        |        |
| 工具鋼製             |        |        |        |
| 電気ドリル併用          |        |        |        |

### 代替品

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | 品番   | EA611GV-8          |
|  | コメント | T40x70mm Bore Torx |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.