


品番：EA612AM-214

品名：14mm 電ドルソケット(固定・首振)

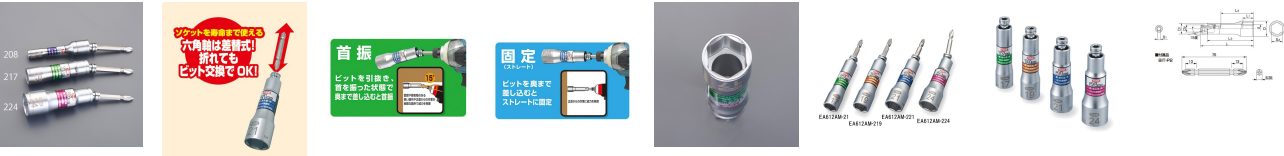

販売価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜)／1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1026ページ		



仕様

メーカー	TONE	型番	2BNU-14
対辺(mm)	14	外径(mm)	20
全長(mm)	96	サイズ(mm)	D1:20 D2:21 D3:13.9 L1:14 L2:60 L3:85 d:13.5
六角シャンク	1/4"	付属	ドライバービット×1本
重量(g)	100		
6ポイント			
インパクトドライバー対応			
固定と首振の2通りの使い方が出来ます。			
ビット交換可能。			
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適。			
各種産業用ボルト・ナットの着脱に最適。			
折れてもビット交換可能(ソケットを寿命まで使える)			

市販の両頭ビットが使用可能。

判別しやすいサイズ別のカラーバリエーション

首振り角度

15°

代替品



品番 EA612AD-14

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.