
 


品番 : EA612TF-4

品名 : 1/4"DR・3/8"DR・1/2"DR ソケットレンチセット

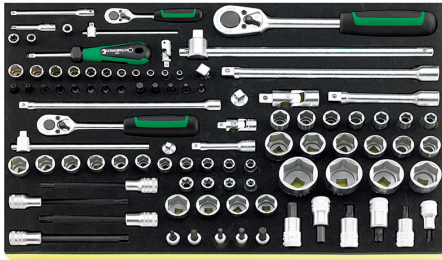

販売価格	304,400円(税抜) / 334,840円(税込)		
カタログ価格	304,400円(税抜) / 334,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 12:12現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0376ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	TCS 40/456/52/78/19
<セット内容>	97点	トレーサイズ	530×350×60(H)mm
ソケット(六角)	(1/4")4・5・5. 5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8") 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、 (1/2") 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm	TORXソケット	(1/4")E8・E10、 (3/8")E8・E10・E12・E14
Hexビットソケット	(1/4")3・4・5・6・8mm、 (3/8")5・6・8mm、 (1/2")10・12mm	TORXビットソケット	(1/4") T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T4 (3/8")T25・T45、 (1/2")T40・T50・T55・T60
TORXロングビットソケット	(1/2")T40・T45・T50・T55	ドライバーハンドル	(1/4")150mm
T型スライドハンドル	(1/4")116mm、 (3/8")165mm、 (1/2")300mm	エクステンションバー	(1/4")54・100mm、 (3/8")76・240mm、 (1/2")130・255mm
ユニバーサルジョイント	(1/4")38mm、 (3/8")46mm、 (1/2")71mm	ビットアダプター	(1/4")Hex×(1/4")sq

ラチェットハンドル	(1/4")117mm、 (3/8")193mm、 (1/2")265mm	ソケットアダプター	(1/4")凸×(3/8")凹、 (1/2")凸×(3/8")凹、 (3/8")凸×(1/2")凹
重量	7000g		
トレイ付きのツールセット			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.