
 


品番 : EA612TF-5

品名 : 1/4"DR・3/8"DR・1/2"DR ソケットレンチセット

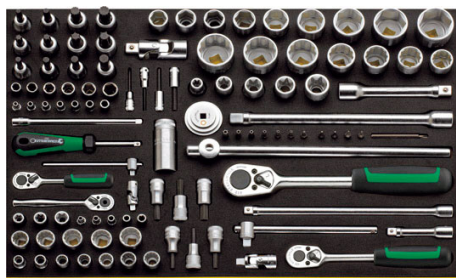

販売価格	346,500円(税抜) / 381,150円(税込)		
カタログ価格	346,500円(税抜) / 381,150円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/23 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0376ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	TCS 40/45/50/89/19
<セット内容>	108点	トレーサイズ	530×350×70(H)mm
ソケット	(1/4") (6角) 3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8") (12角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (1/2") (6角) 16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、 (1/2") (12角) 19・21・22・24・27・30・32mm	TORXソケット	(1/4") E4・E5・E6・E7・E8、 (3/8") E10・E12・E14、 (1/2") E11・E16・E18・E20・E24
Hexビットソケット	(1/4") 3・4・5・6mm、 (3/8") 4・5・6・7・8・10mm、 (1/2") 6・7・8・10mm	TORXビットソケット	(1/2") T45・T50・T55・T60
XZNビットソケット	(1/2") M6・M8・M12・M14	スパークプラグソケット	(3/8") 20.8mm-13/16"
TORXビット(1/4")	T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40	TORXロッドビット(1/4")	T25
ドライバーハンドル	(1/4") 150mm	T型スライドハンドル	(1/4") 116mm、 (3/8") 165mm、 (1/2") 300mm
エクステンションバー	(1/4") 150mm、	ユニバーサルジョイント	(1/4") 38mm、

	(3/8")76・240mm、 (1/2")130・255mm		(3/8")46mm、 (1/2")71mm
ラチェットハンドル	(1/4")117mm、 (3/8")193mm、 (1/2")265mm	ビット用ラチェットハンド ル	(1/4")177mm
ソケットアダプター	(3/8")凸×(1/4")凹、 (1/2")凸×(3/8")凹、 (3/4")凸×(1/2")凹	重量	7770g
トレイ付きのツールセット			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.