


品番：EA612TV

品名：122個組 航空機整備用工具セット

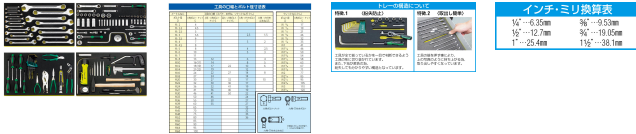

販売価格	696,700円(税抜) / 766,370円(税込)		
カタログ価格	696,700円(税抜) / 766,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 12:14現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0372ページ		



仕様

メーカー	STAHLWILLE(スタビレー)	型番	13214A WW
〈セット内容〉	122点(12個)	片目片口メナ(12個)	3/16・13/64・7/32・15/64・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・25/32・13/16・7/8・15/16・1・1-1/16・1-1/8
ラチェットめがねレンチ(12個)	1/4×5/16・5/16×11/32・3/8×7/16・1/2×9/16	(1/4)ソケット(12角)	3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16
(1/4)ディープソケット(12角)(12個)	3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16	(1/4)ユニバーサルソケット(12角)(12個)	1/4・5/16・3/8・7/16・1/2
(3/8)ソケット(12角)(12個)	1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1	(3/8)ディープソケット(12角)(12個)	5/8・11/16・3/4・7/8
六角棒(12個)	0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8	(1/4)ソケット(六角)	4mm
(3/8)エクステンションバー(クイックリリース)	76・240mm	(3/8)ユニバーサルジョイント(クイックリリース)	46mm
(3/8)ラチェットハンドル(クイックリリース)	193mm	(3/8)スピダーハンドル	408mm
1/4"ビット用ドライバーハンドル	190mm	(1/4)エクステンションバー(クイックリリース)	54・150mm

(1/4)ユニバーサルジョイント(クイックリリース)	38mm	ソケットアダプター	凸3/8"sq×凹1/4"sq 凸1/2"sq×凹3/8"sq 凸1/4"sq×凹3/8"sq
(1/4)ラチェットハンドル(クイックリリース)	117mm	(1/4)ビット用ラチェットハンドル	117mm
ビットアダプター	凹1/4"Hex×凹1/4"sq 凹5/16"Hex×凹3/8"sq	テーパピンポンチ(mm)	φ2.0×120 φ3.0×120 φ4.0×120 φ5.0×120
ピンポンチ(mm)	φ1.4×82 φ2.8×97	(+)ドライバー	#1×80mm #2×100mm #3×150mm
(-)ドライバー	5.5×1.0mm 8.0×1.2mm	フラットノズプライヤー	200mm
先曲ノズプライヤー(45°)	170mm	ウォーターポンププライヤー	240mm
ロックングプライヤー	175mm	セーフティワイヤツイスター	230mm
ニッパー	160mm	ナイロンハンマー	290mm(413g)
片口ハンマー	320mm(600g)	シクネスゲージ	0.05~1.0mm
ハンドソー	250mm	折畳み式ケーブルナイフ	刃長90mm
けがき針	250mm	マグネットピックアップ	500mm
ピックアップクロー	540mm	ノギス	150mm
メジャー	3m	LEDライト	170×40×35mm
重量	11.5kg		
伸縮型サービスマラー			

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.