


品番：EA612WC-1

品名：1/4"DR/37点 ソケットレンチセット

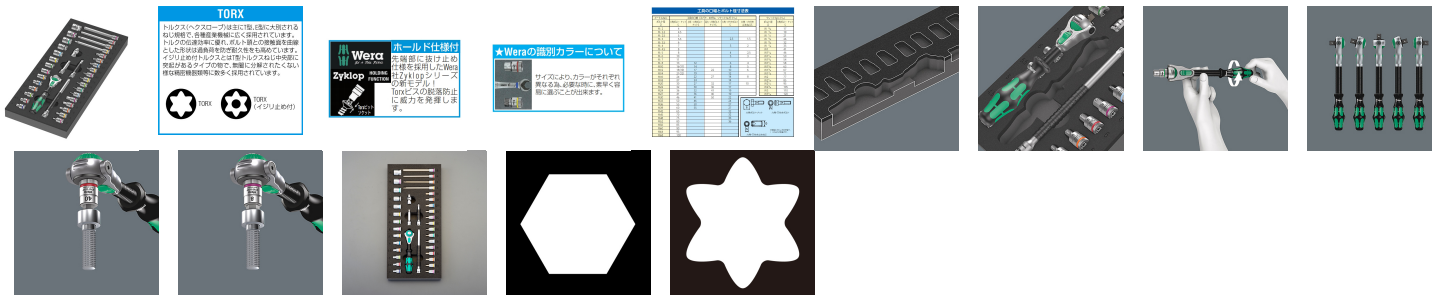

| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 64,100円(税抜) / 70,510円(税込) | | |
| カタログ価格 | 64,100円(税抜) / 70,510円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/04 17:49現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 0396ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------------|--|---------------|---------------------------------------|
| メーカー | Wera | 型番 | 150110 |
| 商品名 | 9720 | 〈セット内容〉 | 37点 |
| 差込角 | 1/4" | ソケット(六角) | 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15 |
| 変角ラチェットハンドル | 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°) | 首振りエクステンションバー | 56mm |
| エクステンションバー | 75・150mm | TORXビット | T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30 |
| HEXビット | 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100 | ソケット全長 | 55mm |
| ソケット全長 | 六角:23mm TORX:28mm Hex:28・100mm | トレーサイズ | 172×392×30(H)mm |

ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム

化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム

ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。

撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単

汚れに強いかつ衝撃対応

ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能

ソケットは識別カラー付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.