


品番 : EA612WE-1

品名 : 1/2"DR/31点 ソケットレンチセット

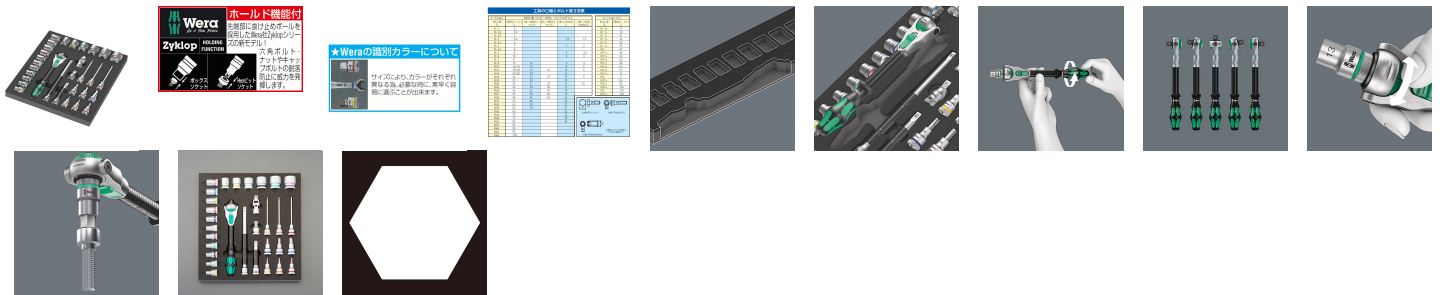

販売価格	73,400円(税抜) / 80,740円(税込)		
カタログ価格	73,400円(税抜) / 80,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 02:48現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	0397ページ		



仕様

メーカー	Wera	型番	150112
商品名	9722	〈セット内容〉	31点
差込角	1/2"	ソケット(6角)	10・11・12・13・14・15・16・17・18・19
Hexビットソケット	4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・7×140・8×60・8×140・10×60・10×140	変角ラチェットハンドル	60・80・100mm (ヘッド設定角度: 0°・15°・90°)
首振りエクステンションバー	52mm	エクステンションバー	125・250mm
ユニバーサルジョイント	69mm	トレーサイズ	344×392×30(H)mm

ソケットは手締め時に便利なローレット加工

Hexビットソケットはホールド機能付。先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。

変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です。(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)
ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。
ロッキング式
左右切替式

首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。

エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。

ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム

化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム

ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。

撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単

汚れに強いかつ衝撃対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.