


品番：EA614AD-1

品名：6本組/8-17mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)

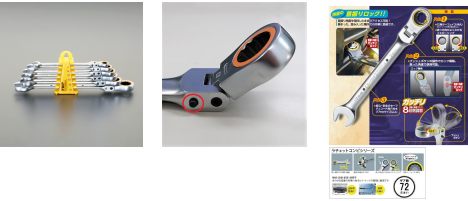

販売価格	27,400円(税抜)／ 30,140円(税込)		
カタログ価格	27,400円(税抜)／30,140円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/31 17:34現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0473ページ		



仕様

メーカー	トップ工業 (TOP)	型番	FRC-6000LK
対辺	8・10・12・13・14・17mm	ポイント数	12
全長	140～225mm	重量	620g
材質	Cr-v		
6本組			
奥まった、混み入った場所での作業に最適			
首振り角度を保持したままでアクセス可能なロック仕様			
首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)			
ラチェット部は本締めできる強度があります。			
締める・緩める方向が色で識別できます。			
ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェスタイプ			
17mmはφ4mmのセーフティコード用穴付き			
ホルダー付き			
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。			

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.