


品番：EA614AD-2

品名：10本組/8-24mmラチェットコンビネーションレンチ(首振ロック型)

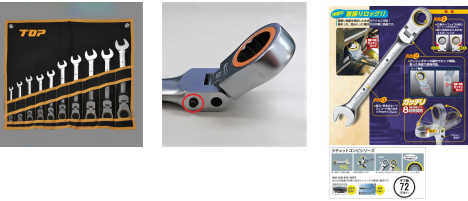

販売価格	59,600円(税抜)／ 65,560円(税込)		
カタログ価格	59,600円(税抜)／65,560円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/05/29 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ	0473ページ		



仕様

メーカー	トップ工業 (TOP)	型番	FRC-10000LKS
対辺	8・10・12・13・14・17・19・21・22・24mm	ポイント数	12
全長	140～312mm	重量	2300g
材質	Cr-v		
10本組			
奥まった、混み入った場所での作業に最適			
首振り角度を保持したままでアクセス可能なロック仕様			
首振り角度は180°、ガッチリ8段階調節(22.5°毎にロック可能)			
ラチェット部は本締めできる強度があります。			
締める・緩める方向が色で識別できます。			
ボルト・ナットを傷つけない12角サーフェスタイプ			
工具袋付き			
<注意> ・ボルト・ナット等の二面幅に合わせてご使用ください。 ・ボルト・ナットに対して浅掛け、斜め掛けは止めて下さい。			

- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
- ・ハンマー代わりに使用しないで下さい。
- ・工具の使用目的以外に使用しないで下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.