
品番: EA617A-11

品名: 1/4"DRx11mm ディープソケット

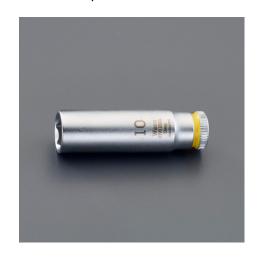

販売価格	1,280円 (税抜)/1,408円(税込)				
カタログ価格	1,280円(税抜)/1,408円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/21 04:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	0406ページ				











仕様

メーカー	Wera	型番	004508
商品名	8790 HMA	対辺(mm)	11
外径(mm)	15.8	全長(mm)	50
差込角	1/4"		

サイズに応じて色分けされています。

手締め時に便利なローレット加工

ボールインターセプトリング付きの1/4¥"差し込みディープソケット、六角ボルトおよびソケット用。

届き辛い低い位置での作業、および突出したボルト軸の作業にも、手作業、電動工具で使用できます。

油で汚れている手でも簡単にピックアップできます。

六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.